


Aufnahmebuchsen für Kugelsperbolzen mit Gewindegängigkeit

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

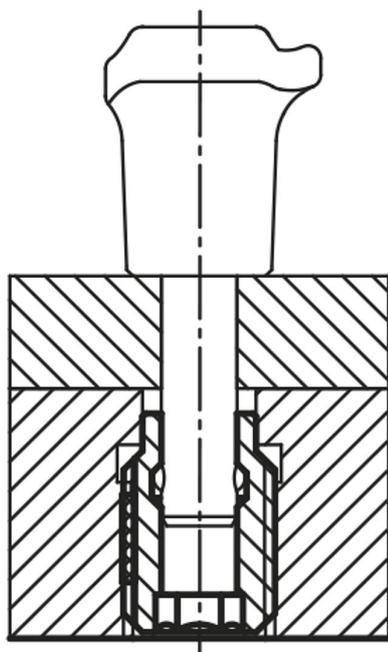

Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl 1.4305.

Gewindegängigkeit Nylon.

Ausführung:

Stahlteile blank.

Hinweis:

Aufnahmebuchsen für Kugelsperbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperbolzen und Steckbolzen.

Vorteile:


- Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- durch die Gewindegängigkeit kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Aufnahmebuchsen für Kugelsperbolzen mit Gewindesicherung

Zeichnungen

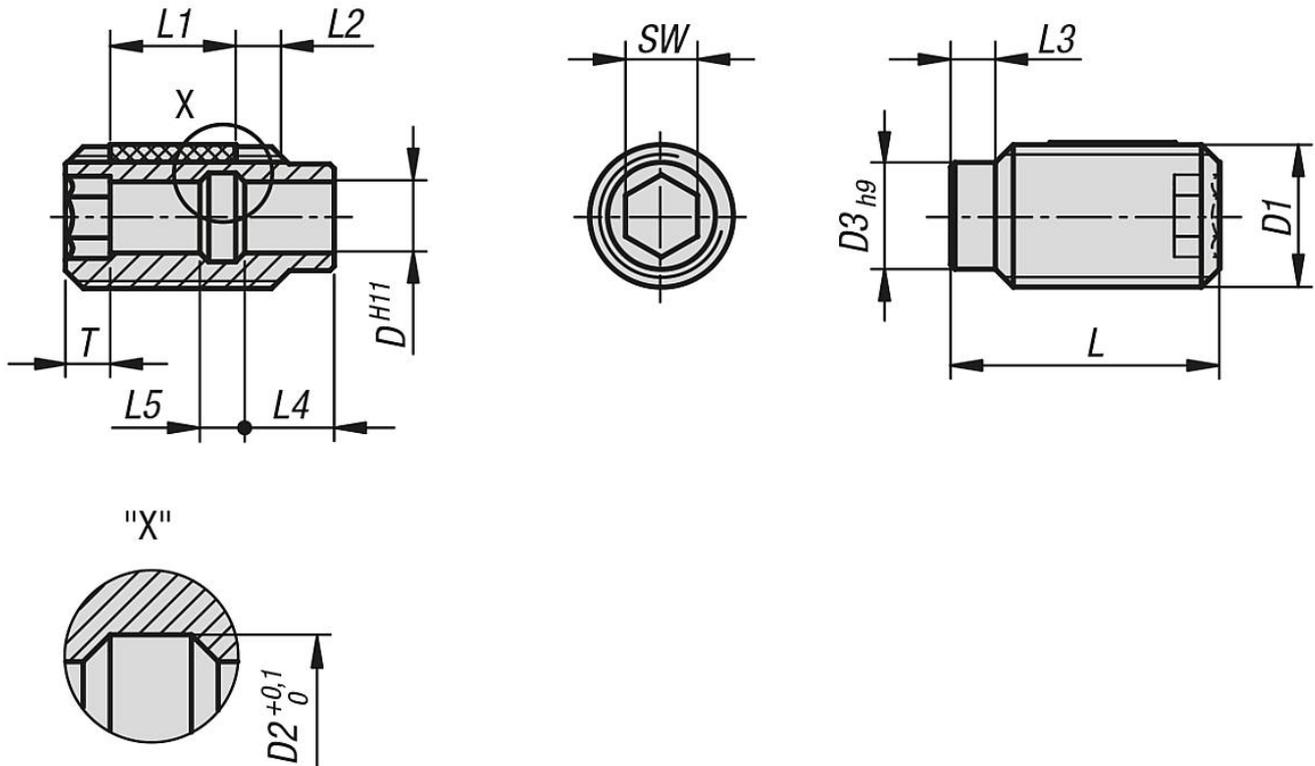

Artikelübersicht

Aufnahmebuchsen für Kugelsperbolzen, mit Gewindesicherung

| Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L3 | L4 | L5 | SW | T |
|---------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| K0724.105121 | 5 | M12 | 6 | 9 | 25 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| K0724.106161 | 6 | M16 | 7,5 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| K0724.108161 | 8 | M16 | 10 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| K0724.110241 | 10 | M24 | 13 | 18 | 35 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 |
| K0724.112241 | 12 | M24 | 15 | 18 | 35 | 14 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 |
| K0724.116301 | 16 | M30 | 20 | 24 | 40 | 14 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 |