

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Innenvierkant, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.


Hinweis:

Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

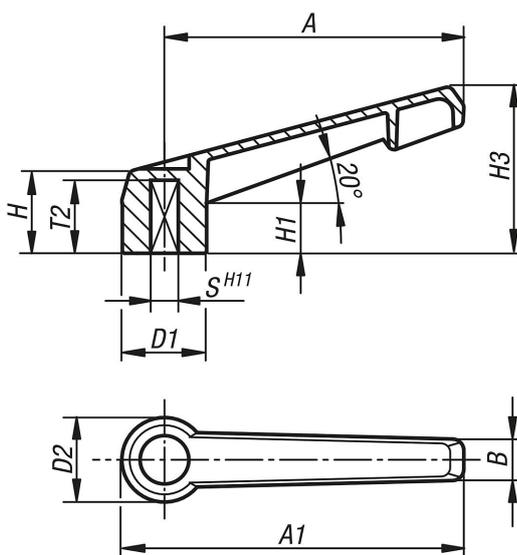

Artikelübersicht

Bestellnummer	Gewindeart	Größe	S	T2	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.105002	Innenvierkant	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	Innenvierkant	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	Innenvierkant	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	Innenvierkant	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	Innenvierkant	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16