








Rändelknöpfe mit Markierung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



 schwarzgrau RAL 7021	 reinerorange RAL 2004	 signalgrün RAL 6032	 verkehrsblau RAL 5017
 lichtgrau RAL 7035	 verkehrsrot RAL 3020	 rapsgeilb RAL 1021	

Beschreibung

Werkstoff:

Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.

Ausführung:

Rändelknopf schwarzgrau.
Scheibe schwarz eloxiert.

Hinweis:


Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.

△ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.

Zeichnungshinweis:

1) Gewindestift zur Befestigung

Zeichnungen

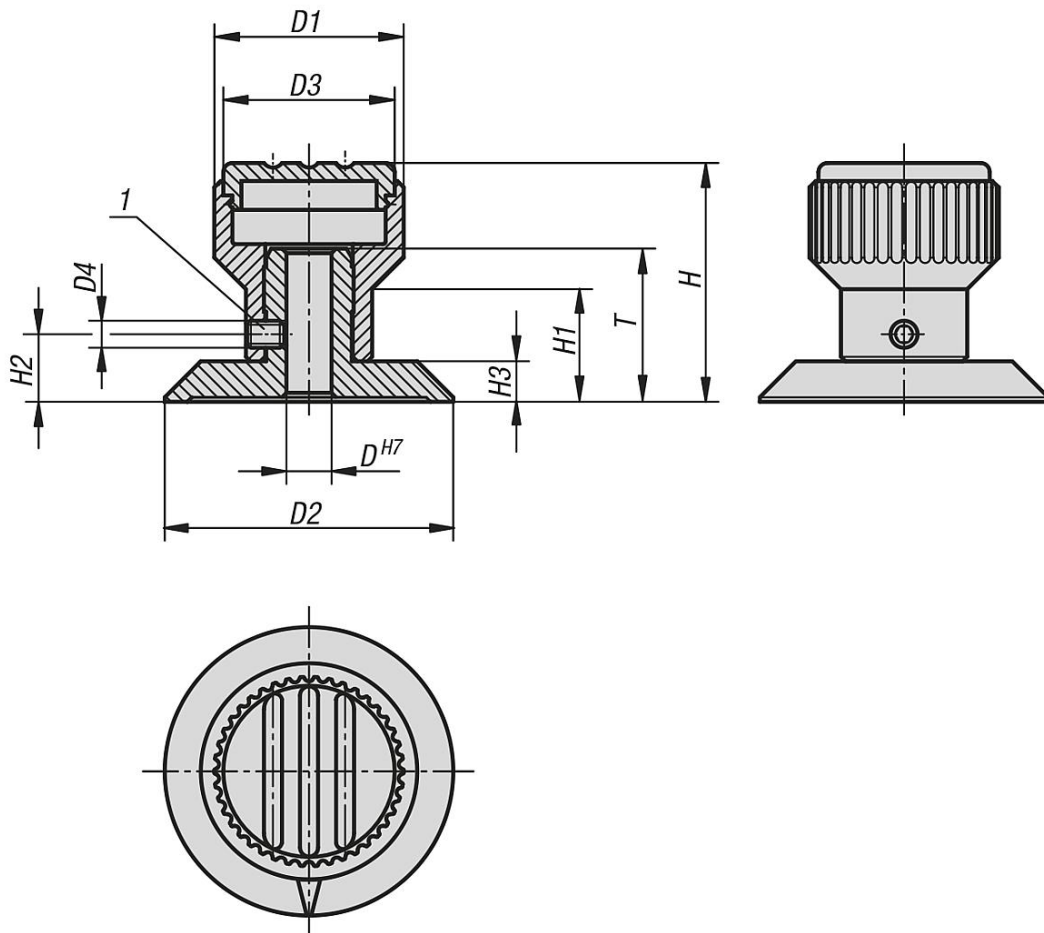

Rändelknöpfe mit Markierung

Artikelübersicht

Rändelknöpfe mit Markierung

Bestellnummer	Farbe Deckel	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	T
K0249.105	schwarzgrau RAL 7021	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1051	reinorange RAL 2004	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1052	signalgrün RAL 6032	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1053	verkehrsblau RAL 5017	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1055	lichtgrau RAL 7035	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1056	verkehrsrot RAL 3020	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1057	rapsgelb RAL 1021	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.206	schwarzgrau RAL 7021	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2061	reinorange RAL 2004	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2062	signalgrün RAL 6032	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2063	verkehrsblau RAL 5017	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2065	lichtgrau RAL 7035	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2066	verkehrsrot RAL 3020	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2067	rapsgelb RAL 1021	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.308	schwarzgrau RAL 7021	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3081	reinorange RAL 2004	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3082	signalgrün RAL 6032	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3083	verkehrsblau RAL 5017	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3085	lichtgrau RAL 7035	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3086	verkehrsrot RAL 3020	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3087	rapsgelb RAL 1021	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22