

## Spanngriffe hoch mit Innengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff, Ausführung:

Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.  
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.  
Innengewinde Messing.


#### Hinweis:

SYMPA TOUCH Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.

#### Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

### Zeichnungen

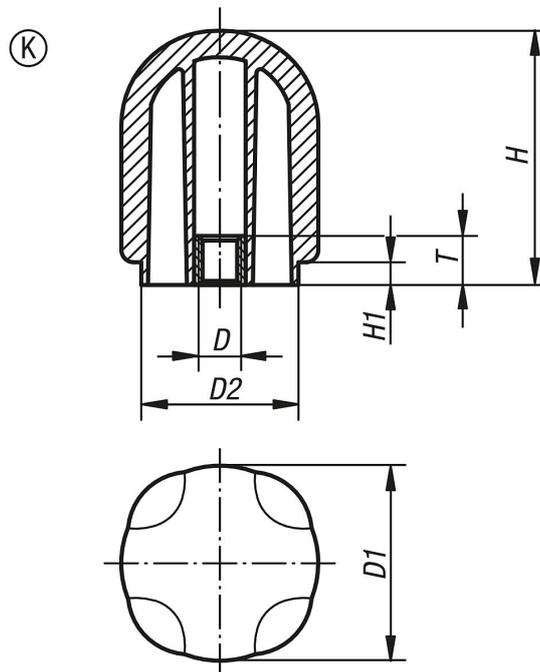

### Artikelübersicht

#### Spanngriffe hoch mit Innengewinde

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	H	H1	T
K0280.4206	K	M6	42,7	34	55,6	4,8	12,5
K0280.4208	K	M8	42,7	34	55,6	4,8	12,5
K0280.4210	K	M10	42,7	34	55,6	4,8	12,5
K0280.4212	K	M12	42,7	34	55,6	4,8	12,5

## Spanngriffe hoch mit Innengewinde

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	H	H1	T
K0280.4706	K	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5
K0280.4708	K	M8	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5
K0280.4710	K	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5
K0280.4712	K	M12	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5