


Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

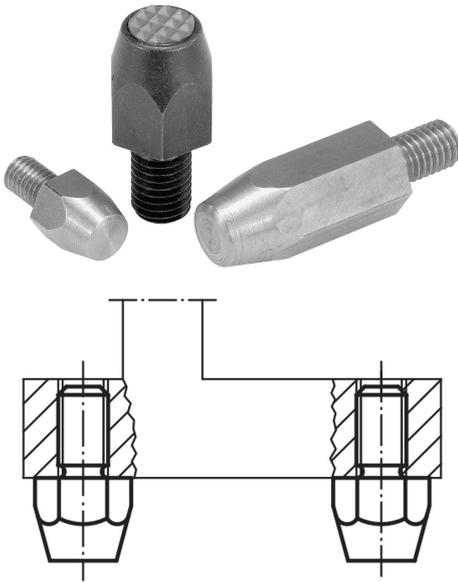

Beschreibung


Werkstoff:
Vergütungsstahl 1.1172.

Ausführung:
brüniert.

Hinweis:
Auflagebolzen K0292 und K0293 können ebenfalls als Füße verwendet werden.

Zeichnungshinweis:
Form A: mit glatter Auflagefläche
Form B: mit Hartmetallspitzen

Zeichnungen

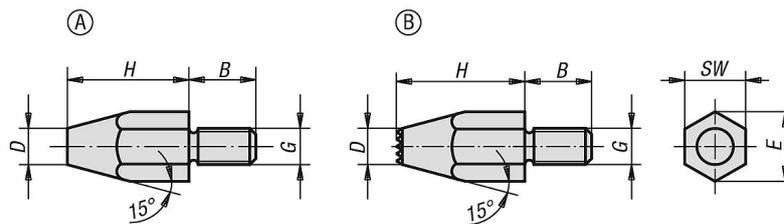

Artikelübersicht

Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)

Bestellnummer	Form	D	G	H	B	E	SW
K0296.06	A	8	M6	10	11	11,5	10
K0296.061	A	6	M6	20	11	11,5	10
K0296.08	A	10	M8	15	13	15	13
K0296.081	A	9	M8	30	13	15	13
K0296.10	A	13	M10	20	16	19,6	17
K0296.101	A	13	M10	40	16	19,6	17
K0296.12	A	15	M12	25	20	21,9	19
K0296.121	A	15	M12	50	20	21,9	19
K0296.083	B	11,5	M8	15	13	15	13
K0296.123	B	15	M12	25	20	21,9	19