


## Spannpratzenset

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

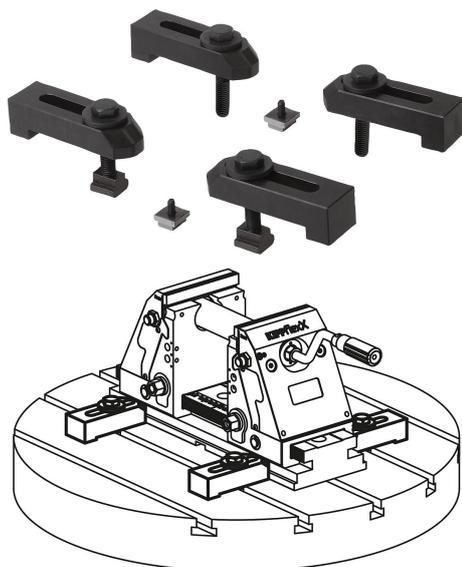

### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Vergütungsstahl.

**Ausführung:**  
brüniert.

#### Lieferumfang:


Form A  
K1008.0012  
4x Spannpratzen M12  
4x Sechskantschrauben M12x55 Festigkeitsklasse 12.9  
4x Scheiben für Spannzeuge für M12

K1008.0016  
4x Spannpratzen M16  
4x Sechskantschrauben M16x60 Festigkeitsklasse 12.9  
4x Scheiben für Spannzeuge für M16

Form B  
K1008.1412  
4x Spannpratzen M12  
4x Sechskantschrauben M12x55 Festigkeitsklasse 12.9  
4x Scheiben für Spannzeuge für M12  
4x Mutter für T-Nuten Nutenmaß14  
2x Nutenführungssteine  
2x Zylinderschrauben M6x12

K1008.1816  
4x Spannpratzen M16  
4x Sechskantschrauben M16x60 Festigkeitsklasse 12.9  
4x Scheiben für Spannzeuge für M16  
4x Mutter für T-Nuten Nutenmaß 18  
2x Nutenführungssteine  
2x Zylinderschrauben M6x12

### Zeichnungen

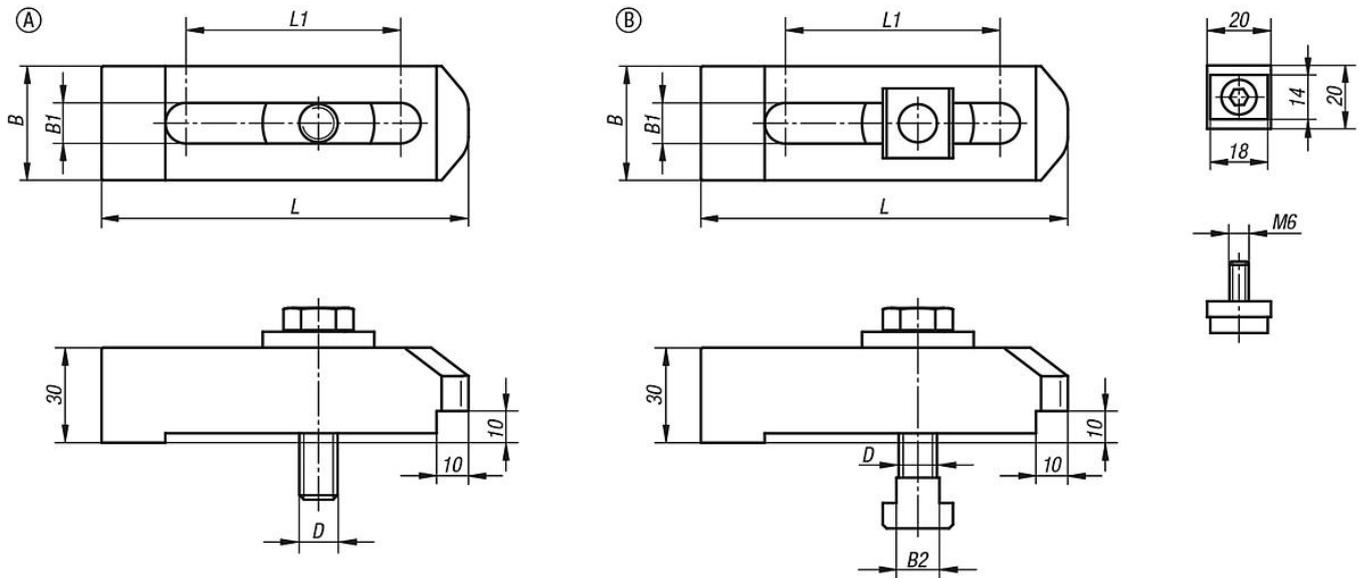

### Artikelübersicht

#### Spannpratzenset

Bestellnummer	Form	Form-Typ	B	B1	B2	D	L	L1
K1008.0012	A	ohne Nutenstein	40	12,8	-	M12	115	67,2
K1008.0016	A	ohne Nutenstein	40	16,8	-	M16	115	67,2
K1008.1412	B	mit Nutenstein	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
K1008.1816	B	mit Nutenstein	40	16,8	17,5	M16	115	67,2