

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Biopolymer. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.

Ausführung:

Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.

Vorteile:

Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).

Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.

Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.

Merkmale:

Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).


Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).

Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).

Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.

Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.

Zeichnungen

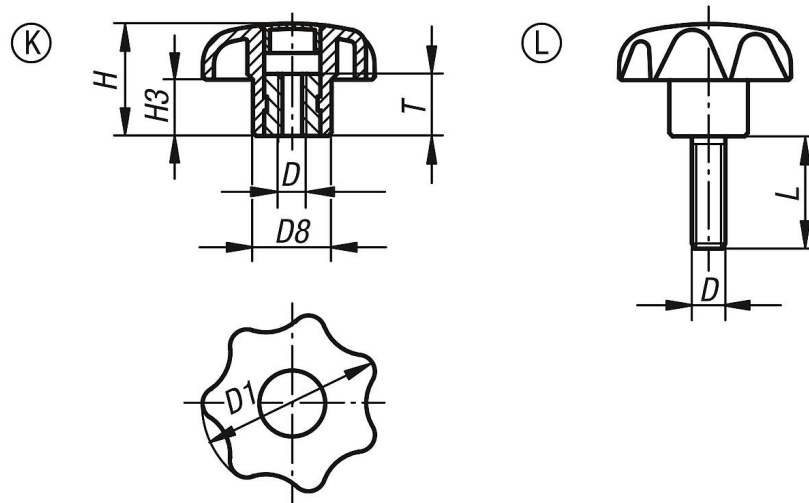

Artikelübersicht

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336, Innengewinde

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.102051143	K	Buche natur	M5	32	14	20	10	-	10
K0155.10206143	K	Buche natur	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.10208143	K	Buche natur	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.102081143	K	Buche natur	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.102101143	K	Buche natur	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.10210143	K	Buche natur	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.102121143	K	Buche natur	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.10205190	K	schwarzgrau RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.1020690	K	schwarzgrau RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.1020890	K	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.10208190	K	schwarzgrau RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.10210190	K	schwarzgrau RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.1021090	K	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.10212190	K	schwarzgrau RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.104061143X15	L	Buche natur	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.10408143X20	L	Buche natur	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.104081143X25	L	Buche natur	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.10410143X25	L	Buche natur	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.104101143X25	L	Buche natur	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.10412143X25	L	Buche natur	M12	50	22	32	17	25	-
K0155.10406190X15	L	schwarzgrau RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.1040890X20	L	schwarzgrau RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.10408190X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.1041090X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.10410190X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.1041290X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M12	50	22	32	17	25	-