


Verlängerungsmuttern 3D hoch

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

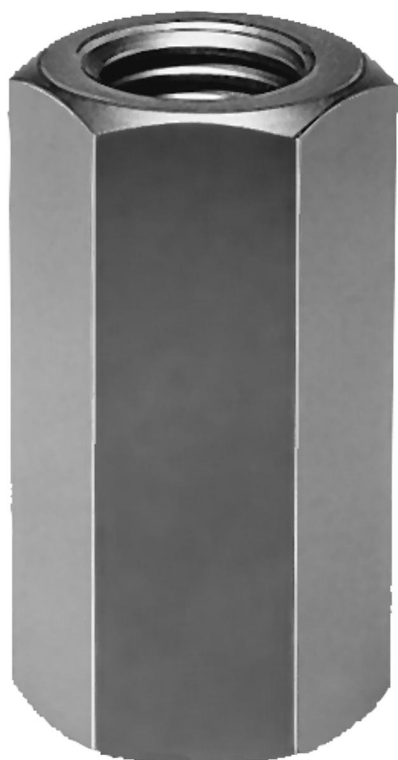


Beschreibung

Werkstoff:
Vergütungsstahl.


Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 10, brüniert.

Hinweis:
Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1x Durchmesser.

Auf Anfrage:
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.

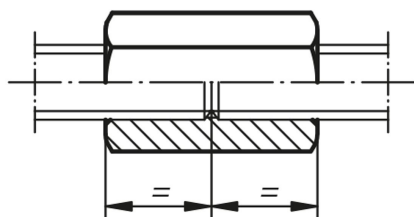

Zeichnungen

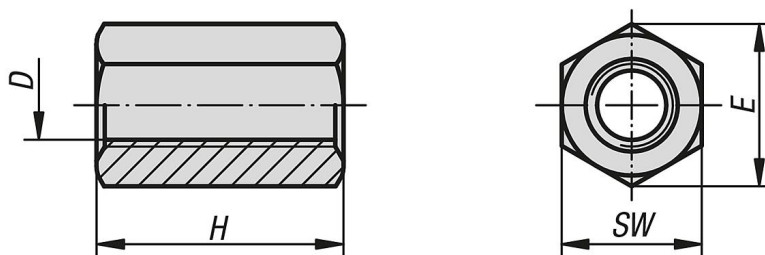

Artikelübersicht

Verlängerungsmuttern 3D hoch

Bestellnummer	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.06	M6	18	10	11,5
K0865.08	M8	24	13	15
K0865.10	M10	30	17	19,6
K0865.12	M12	36	19	21,9

Verlängerungsmuttern 3D hoch

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.16	M16	48	24	27,7
K0865.20	M20	60	30	34,6