

Drehriegel für Hygienebereich

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Drehriegel Edelstahl 1.4305.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

blank.

Hinweis:


Drehriegel aus Edelstahl mit Betätigung für Schlüsselweite 13mm für Anwendungen mit Hygieneanforderungen entsprechend der DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP69K. Durch die Formgebung mit Radien und durch polierte Oberflächen in Verbindung mit dem verwendeten Material besonders reinigungsunempfindlich und schmutzunempfindlich.

Die Abdichtung zwischen Drehriegel und Tür erfolgt mittels der unverlierbar angebrachten PUR- Schaumdichtung an der Unterseite des Drehriegel-Gehäuses.

Zubehör:

Steckschlüssel K1335.113

Zeichnungen

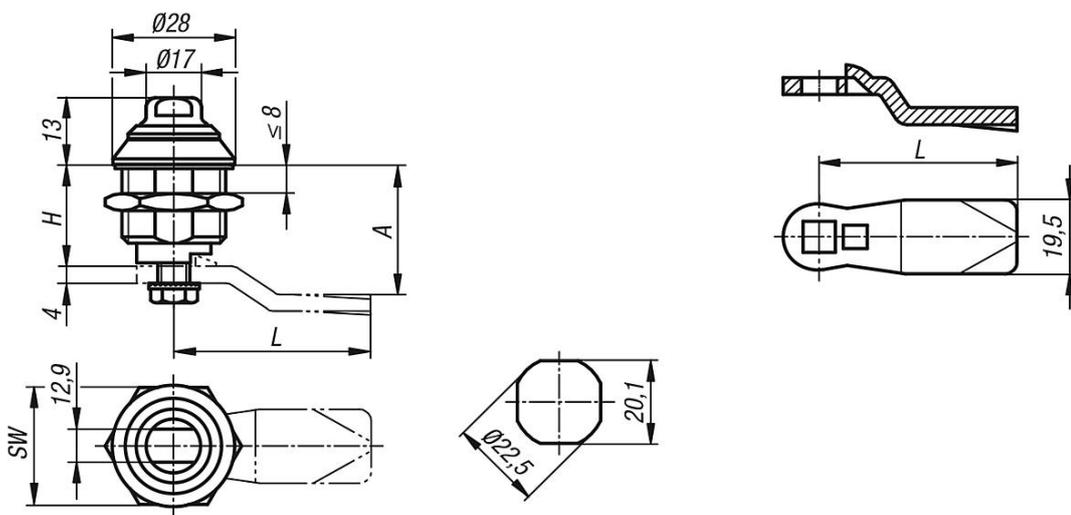

Artikelübersicht

Drehriegel Edelstahl für Hygienebereich

Bestellnummer	Betätigung	H	SW
K1111.60186	Zweikant	18	27

Zunge für Drehriegel

Drehriegel für Hygienebereich

Artikelübersicht

Bestellnummer	A bei Gehäuselänge H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45