


Sechskantmuttern DIN 934

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

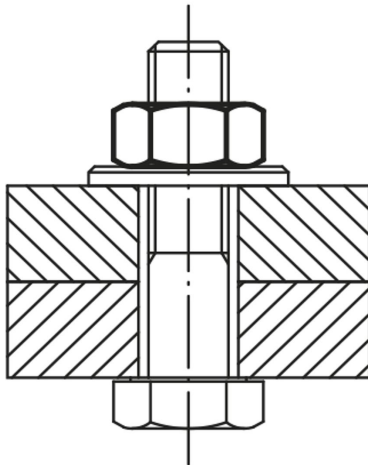

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 8, blank oder verzinkt.
 Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt.
 Stahl Festigkeitsklasse 12, blank.
 Edelstahl A2-70, blank.
 Edelstahl A4-70, blank.


Hinweis:

Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger). In der Tabelle sind die maximalen Mutterhöhen H max. abgebildet.

Auf Anfrage:

Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.

Zeichnungen

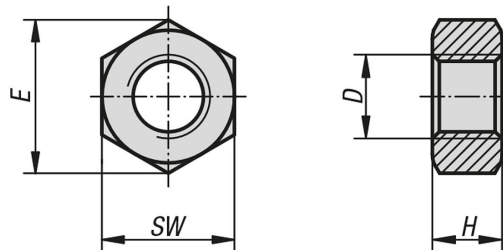

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	E	H	SW
K1145.03	Stahl	8	blank (schwarz)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.04	Stahl	8	blank (schwarz)	M4	7,66	3,2	7
K1145.05	Stahl	8	blank (schwarz)	M5	8,79	4	8
K1145.06	Stahl	8	blank (schwarz)	M6	11,05	5	10
K1145.08	Stahl	8	blank (schwarz)	M8	14,38	6,5	13
K1145.10	Stahl	8	blank (schwarz)	M10	18,9	8	17
K1145.12	Stahl	8	blank (schwarz)	M12	21,1	10	19
K1145.14	Stahl	8	blank (schwarz)	M14	23,9	11	22
K1145.16	Stahl	8	blank (schwarz)	M16	26,76	13	24
K1145.20	Stahl	8	blank (schwarz)	M20	32,95	16	30
K1145.22	Stahl	8	blank (schwarz)	M22	35	18	32
K1145.24	Stahl	8	blank (schwarz)	M24	39,6	19	36
K1145.27	Stahl	8	blank (schwarz)	M27	45,2	22	41
K1145.30	Stahl	8	blank (schwarz)	M30	50,9	24	46
K1145.33	Stahl	8	blank (schwarz)	M33	55,4	26	50
K1145.36	Stahl	8	blank (schwarz)	M36	60,8	29	55

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	E	H	SW
K1145.203	Stahl	8	verzinkt	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.204	Stahl	8	verzinkt	M4	7,66	3,2	7
K1145.205	Stahl	8	verzinkt	M5	8,79	4	8
K1145.206	Stahl	8	verzinkt	M6	11,05	5	10
K1145.208	Stahl	8	verzinkt	M8	14,38	6,5	13
K1145.210	Stahl	8	verzinkt	M10	18,9	8	17
K1145.212	Stahl	8	verzinkt	M12	21,1	10	19
K1145.214	Stahl	8	verzinkt	M14	23,9	11	22
K1145.216	Stahl	8	verzinkt	M16	26,76	13	24
K1145.220	Stahl	8	verzinkt	M20	32,95	16	30
K1145.222	Stahl	8	verzinkt	M22	35	18	32
K1145.224	Stahl	8	verzinkt	M24	39,6	19	36
K1145.227	Stahl	8	verzinkt	M27	45,2	22	41
K1145.230	Stahl	8	verzinkt	M30	50,9	24	46
K1145.233	Stahl	8	verzinkt	M33	55,4	26	50
K1145.236	Stahl	8	verzinkt	M36	60,8	29	55
K1145.403	Stahl	10	blank (schwarz)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.404	Stahl	10	blank (schwarz)	M4	7,66	3,2	7
K1145.405	Stahl	10	blank (schwarz)	M5	8,79	4	8
K1145.406	Stahl	10	blank (schwarz)	M6	11,05	5	10
K1145.408	Stahl	10	blank (schwarz)	M8	14,38	6,5	13
K1145.410	Stahl	10	blank (schwarz)	M10	18,9	8	17
K1145.412	Stahl	10	blank (schwarz)	M12	21,1	10	19
K1145.414	Stahl	10	blank (schwarz)	M14	23,9	11	22
K1145.416	Stahl	10	blank (schwarz)	M16	26,76	13	24
K1145.420	Stahl	10	blank (schwarz)	M20	32,95	16	30
K1145.422	Stahl	10	blank (schwarz)	M22	35	18	32
K1145.424	Stahl	10	blank (schwarz)	M24	39,6	19	36
K1145.427	Stahl	10	blank (schwarz)	M27	45,2	22	41
K1145.430	Stahl	10	blank (schwarz)	M30	50,9	24	46
K1145.433	Stahl	10	blank (schwarz)	M33	55,4	26	50
K1145.436	Stahl	10	blank (schwarz)	M36	60,8	29	55
K1145.304	Stahl	10	verzinkt	M4	7,66	3,2	7
K1145.305	Stahl	10	verzinkt	M5	8,79	4	8
K1145.306	Stahl	10	verzinkt	M6	11,05	5	10
K1145.308	Stahl	10	verzinkt	M8	14,38	6,5	13
K1145.310	Stahl	10	verzinkt	M10	18,9	8	17
K1145.312	Stahl	10	verzinkt	M12	21,1	10	19
K1145.314	Stahl	10	verzinkt	M14	23,9	11	22
K1145.316	Stahl	10	verzinkt	M16	26,76	13	24
K1145.320	Stahl	10	verzinkt	M20	32,95	16	30
K1145.322	Stahl	10	verzinkt	M22	35	18	32
K1145.324	Stahl	10	verzinkt	M24	39,6	19	36
K1145.327	Stahl	10	verzinkt	M27	45,2	22	41
K1145.330	Stahl	10	verzinkt	M30	50,9	24	46
K1145.333	Stahl	10	verzinkt	M33	55,4	26	50
K1145.336	Stahl	10	verzinkt	M36	60,8	29	55
K1145.506	Stahl	12	blank (schwarz)	M6	11,05	5	10
K1145.508	Stahl	12	blank (schwarz)	M8	14,38	6,5	13
K1145.510	Stahl	12	blank (schwarz)	M10	18,9	8	17
K1145.512	Stahl	12	blank (schwarz)	M12	21,1	10	19
K1145.516	Stahl	12	blank (schwarz)	M16	26,76	13	24
K1145.520	Stahl	12	blank (schwarz)	M20	32,95	16	30
K1145.524	Stahl	12	blank (schwarz)	M24	39,6	19	36
K1145.527	Stahl	12	blank (schwarz)	M27	45,2	22	41
K1145.530	Stahl	12	blank (schwarz)	M30	50,9	24	46
K1145.536	Stahl	12	blank (schwarz)	M36	60,8	29	55
K1145.103	Edelstahl A2	70	blank	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.104	Edelstahl A2	70	blank	M4	7,66	3,2	7
K1145.105	Edelstahl A2	70	blank	M5	8,79	4	8
K1145.106	Edelstahl A2	70	blank	M6	11,05	5	10
K1145.108	Edelstahl A2	70	blank	M8	14,38	6,5	13

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	E	H	SW
K1145.110	Edelstahl A2	70	blank	M10	18,9	8	17
K1145.112	Edelstahl A2	70	blank	M12	21,1	10	19
K1145.116	Edelstahl A2	70	blank	M16	26,76	13	24
K1145.120	Edelstahl A2	70	blank	M20	32,95	16	30
K1145.130	Edelstahl A2	70	blank	M30	50,9	24	46
K1145.136	Edelstahl A2	70	blank	M36	60,8	29	55
K1145.114	Edelstahl A2	70	blank	M14	23,9	11	22
K1145.122	Edelstahl A2	70	blank	M22	35	18	32
K1145.124	Edelstahl A2	70	blank	M24	39,6	19	36
K1145.127	Edelstahl A2	70	blank	M27	45,2	22	41
K1145.133	Edelstahl A2	70	blank	M33	55,4	26	50
K1145.603	Edelstahl A4	70	blank	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.604	Edelstahl A4	70	blank	M4	7,66	3,2	7
K1145.605	Edelstahl A4	70	blank	M5	8,79	4	8
K1145.606	Edelstahl A4	70	blank	M6	11,05	5	10
K1145.608	Edelstahl A4	70	blank	M8	14,38	6,5	13
K1145.610	Edelstahl A4	70	blank	M10	18,9	8	17
K1145.612	Edelstahl A4	70	blank	M12	21,1	10	19
K1145.614	Edelstahl A4	70	blank	M14	23,9	11	22
K1145.616	Edelstahl A4	70	blank	M16	26,76	13	24
K1145.620	Edelstahl A4	70	blank	M20	32,95	16	30
K1145.622	Edelstahl A4	70	blank	M22	35	18	32
K1145.624	Edelstahl A4	70	blank	M24	39,6	19	36
K1145.627	Edelstahl A4	70	blank	M27	45,2	22	41
K1145.630	Edelstahl A4	70	blank	M30	50,9	24	46
K1145.633	Edelstahl A4	70	blank	M33	55,4	26	50
K1145.636	Edelstahl A4	70	blank	M36	60,8	29	55