

Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:
Vergütungsstahl.

Ausführung:
vergütet und brüniert.

Hinweis:
Die Spannbolzen für Zugspanner pneumatisch werden über das Gewinde mit dem Werkstück verbunden. Dadurch kann das Werkstück mit dem Zugspanner über ein pneumatisches Ventil schnell verbunden und gelöst werden. Somit kann das System auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.

Zeichnungen

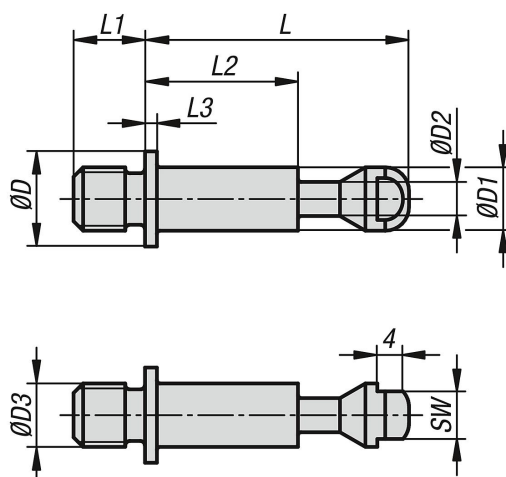

Artikelübersicht

Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	SW
K1391.108090	12	8	4,3	M8	38	9	24	1,5	6
K1391.110011	12	8	4,3	M10	38	11	24	1,5	6
K1391.112013	20	12	6,5	M12	48	13	31,5	2	10
K1391.116017	20	12	6,5	M16	48	17	31,5	2	10

