

Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:

brüniert.

Hinweis:


Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.

Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

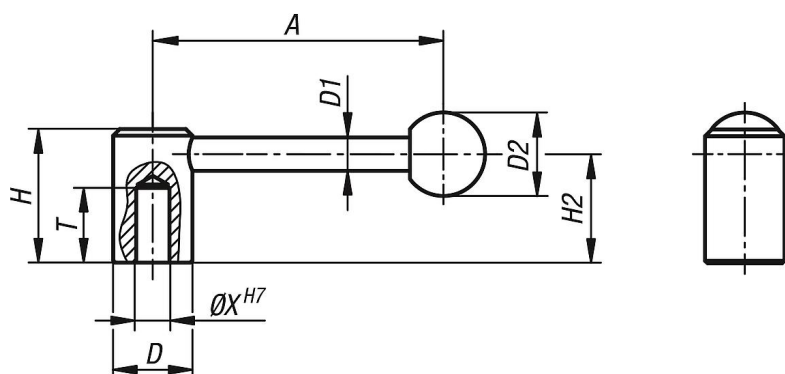

Artikelübersicht

Bestellnummer	Befestigungsart	X	T	A=Grifflänge	D	D1	D2	H	H2
K0176.1102	Passbohrung	10	22	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.1122	Passbohrung	12	25	104	28	12	32	46	36,5
K0176.1142	Passbohrung	14	25	104	28	12	32	46	36,5
K0176.1162	Passbohrung	16	28	126,5	33	13	32	52	41
K0176.1202	Passbohrung	20	32	128,5	41	13	32	61	49