
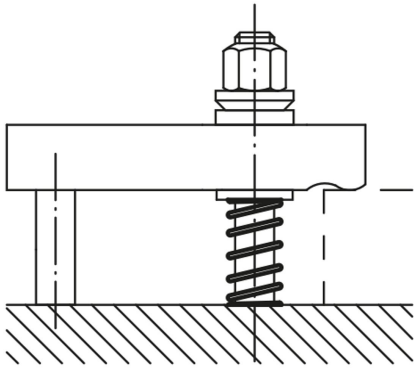


## Druckfedern für Spanneisen

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

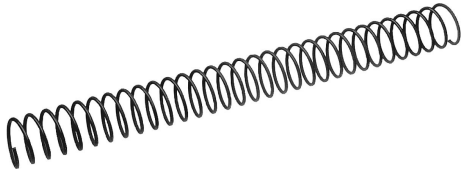

### Beschreibung


#### Werkstoff:

Federstahldraht EN 10270-1-DH.

#### Hinweis:

Druckfedern werden nur in 400 mm Länge geliefert.

### Zeichnungen

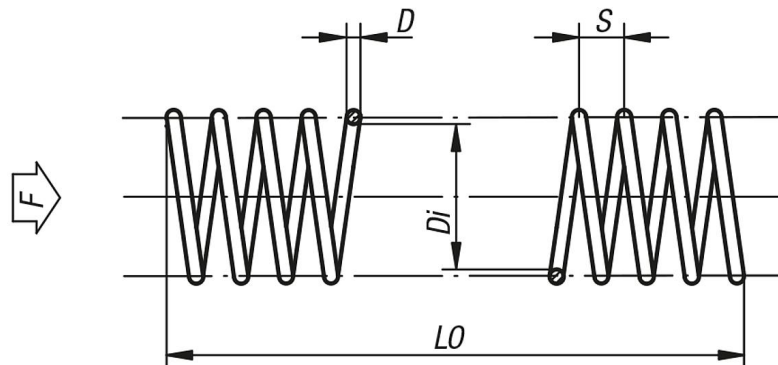

### Artikelübersicht

#### Druckfedern für Spanneisen

Bestellnummer	D	Di	LO	S	Federkraft F max. (N)	Federweg f pro Windung
K1554.06	1	6,5	400	3	32	1,3
K1554.08	1	8,5	400	4	25	2,1
K1554.10	1,2	10,5	400	4	35	2,7
K1554.12	1,4	12,5	400	5	47	3,3
K1554.14	1,5	14,5	400	6	50	4
K1554.16	1,6	16,5	400	7	53	4,8
K1554.18	1,8	18,5	400	7	68	5,4
K1554.20	1,8	20,5	400	8	62	6,5
K1554.24	2	25	400	9	70	8,6

