
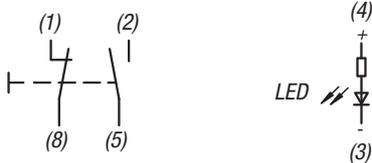


# Technischer Hinweis

## Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion

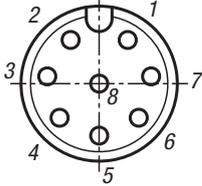

Typ	K1527	
<b>Drucktaster, LED</b> (1 Öffner + 1 Schließer)		
<b>Drucktaster</b>	24 V AC/DC max. 1 A	
<b>Betriebsspannung LED</b>	24 V DC	
<b>Anschlussart</b>	8-polig / M12x1	
<b>Steckerbelegung</b> (Ansicht Steckerseite)		1) Weiß (WH) 2) Braun (BN) 3) Grün (GN) 4) Gelb (YE) 5) Grau (GY) 6) Rosa (PK) 7) Blau (BU) 8) Rot (RD)
<b>Montageöffnung</b>	