

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Aluminium-Druckguss.

Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.

Feststellfuß aus Hartgummi.

Ausführung:



Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.

Stahlteile verzinkt, blau passiviert.

Rolle, Feststellfuß schwarz.


Hinweis:

Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.

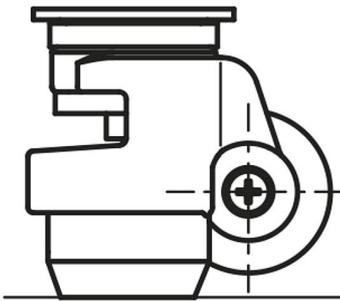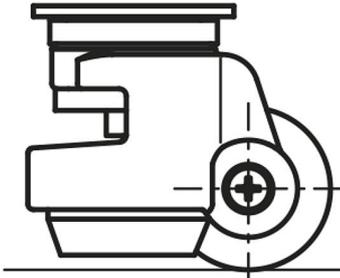

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte

Zeichnungen

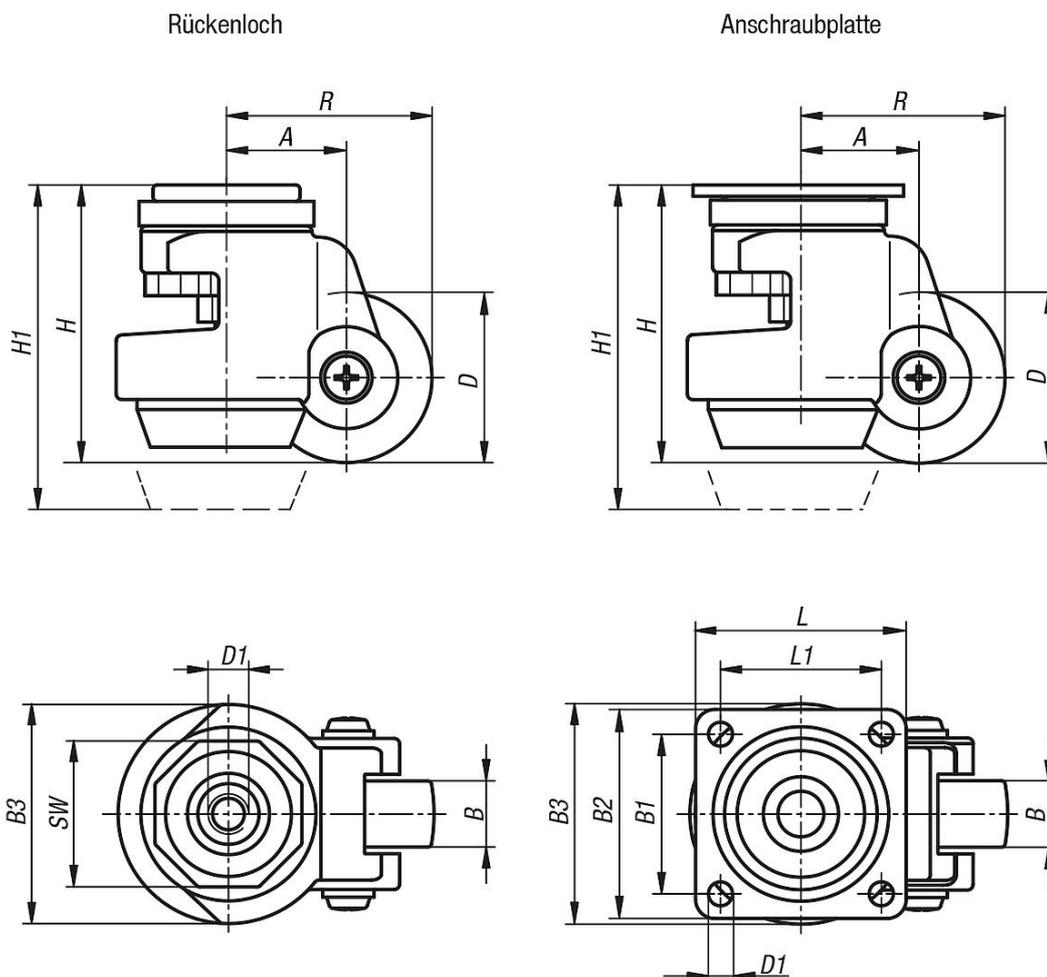

Artikelübersicht

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte

Bestellnummer	Ausführung 1	Radlagerung	Befestigungsart	D	D1	A	B	B1	B3	H	H1	L	L1	R	SW	Tragfähigkeit kg
K1786.045180	mit Feststellsystem	Gleitlager	Rückenloch	45	M8x12	32	18	-	58	72	82	-	-	54,5	40	180
K1786.050220	mit Feststellsystem	Gleitlager	Rückenloch	50	M12x15	38	22	-	72	84	94	-	-	63	46	250
K1786.063290	mit Feststellsystem	Gleitlager	Rückenloch	63	M12x15	46	29	-	85	104	119	-	-	77,5	65	500
K1786.045181	mit Feststellsystem	Gleitlager	Anschraubplatte	45	7	32	18	42	58	72	82	55	42	54,5	-	180
K1786.050221	mit Feststellsystem	Gleitlager	Anschraubplatte	50	7	38	22	58	72	84	94	73	58	63	-	250
K1786.063291	mit Feststellsystem	Gleitlager	Anschraubplatte	63	9	46	29	70	85	104	119	90	70	77,5	-	500