

Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:
Vergütungsstahl.

Ausführung:
vergütet und brüniert.

Zeichnungen

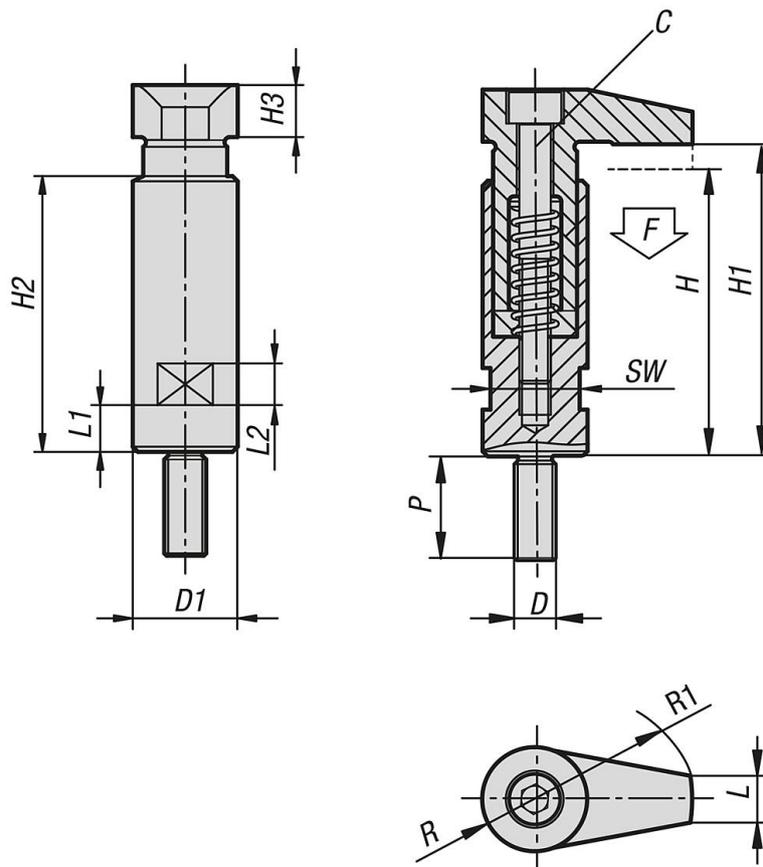

Artikelübersicht

Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze

Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze

Artikelübersicht

Bestellnummer	C	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	R	R1	SW	Spannkraft kN
K0013.606	M6	M6	20	56	60	53	10,5	9	11	8	20	10	30	17	4,5
K0013.608	M6	M8	20	56	60	53	10,5	9	11	8	20	10	30	17	4,5
K0013.610	M8	M10	25	72	79	67	12,5	12	15	10	25	12,5	40	19	6,5
K0013.612	M10	M12	32	88	96	82	16,5	18	17	12	30	16,5	50	27	11,8