

## Zylinderstifte ISO 2338

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahl, Edelstahl oder Edelstahl A4.


#### Ausführung:

Stahl blank.  
Edelstahl blank.

#### Hinweis:

Die Zylinderstifte entsprechen ISO 2338.

### Zeichnungen

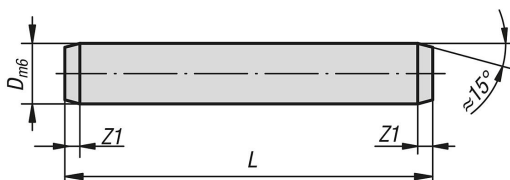

### Artikelübersicht

#### Zylinderstifte ISO 2338

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.010X003	Stahl	1	3	0,2
K2013.010X004	Stahl	1	4	0,2
K2013.010X005	Stahl	1	5	0,2
K2013.010X006	Stahl	1	6	0,2
K2013.010X008	Stahl	1	8	0,2
K2013.010X010	Stahl	1	10	0,2
K2013.010X012	Stahl	1	12	0,2
K2013.015X003	Stahl	1,5	3	0,3
K2013.015X004	Stahl	1,5	4	0,3
K2013.015X005	Stahl	1,5	5	0,3
K2013.015X006	Stahl	1,5	6	0,3
K2013.015X008	Stahl	1,5	8	0,3
K2013.015X010	Stahl	1,5	10	0,3
K2013.015X012	Stahl	1,5	12	0,3
K2013.015X014	Stahl	1,5	14	0,3
K2013.015X016	Stahl	1,5	16	0,3
K2013.015X018	Stahl	1,5	18	0,3
K2013.015X020	Stahl	1,5	20	0,3
K2013.020X004	Stahl	2	4	0,35
K2013.020X005	Stahl	2	5	0,35
K2013.020X006	Stahl	2	6	0,35
K2013.020X008	Stahl	2	8	0,35
K2013.020X010	Stahl	2	10	0,35
K2013.020X012	Stahl	2	12	0,35
K2013.020X014	Stahl	2	14	0,35
K2013.020X016	Stahl	2	16	0,35
K2013.020X018	Stahl	2	18	0,35
K2013.020X020	Stahl	2	20	0,35
K2013.020X024	Stahl	2	24	0,35
K2013.020X028	Stahl	2	28	0,35
K2013.020X030	Stahl	2	30	0,35

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.025X006	Stahl	2,5	6	0,4
K2013.025X008	Stahl	2,5	8	0,4
K2013.025X010	Stahl	2,5	10	0,4
K2013.025X012	Stahl	2,5	12	0,4
K2013.025X014	Stahl	2,5	14	0,4
K2013.025X016	Stahl	2,5	16	0,4
K2013.025X018	Stahl	2,5	18	0,4
K2013.025X020	Stahl	2,5	20	0,4
K2013.025X024	Stahl	2,5	24	0,4
K2013.025X028	Stahl	2,5	28	0,4
K2013.025X032	Stahl	2,5	32	0,4
K2013.030X005	Stahl	3	5	0,5
K2013.030X006	Stahl	3	6	0,5
K2013.030X008	Stahl	3	8	0,5
K2013.030X010	Stahl	3	10	0,5
K2013.030X012	Stahl	3	12	0,5
K2013.030X014	Stahl	3	14	0,5
K2013.030X016	Stahl	3	16	0,5
K2013.030X018	Stahl	3	18	0,5
K2013.030X020	Stahl	3	20	0,5
K2013.030X024	Stahl	3	24	0,5
K2013.030X028	Stahl	3	28	0,5
K2013.030X030	Stahl	3	30	0,5
K2013.030X032	Stahl	3	32	0,5
K2013.030X036	Stahl	3	36	0,5
K2013.030X040	Stahl	3	40	0,5
K2013.030X045	Stahl	3	45	0,5
K2013.030X050	Stahl	3	50	0,5
K2013.040X005	Stahl	4	5	0,63
K2013.040X006	Stahl	4	6	0,63
K2013.040X008	Stahl	4	8	0,63
K2013.040X010	Stahl	4	10	0,63
K2013.040X012	Stahl	4	12	0,63
K2013.040X014	Stahl	4	14	0,63
K2013.040X016	Stahl	4	16	0,63
K2013.040X018	Stahl	4	18	0,63
K2013.040X020	Stahl	4	20	0,63
K2013.040X024	Stahl	4	24	0,63
K2013.040X028	Stahl	4	28	0,63
K2013.040X030	Stahl	4	30	0,63
K2013.040X032	Stahl	4	32	0,63
K2013.040X036	Stahl	4	36	0,63
K2013.040X040	Stahl	4	40	0,63
K2013.040X045	Stahl	4	45	0,63
K2013.040X050	Stahl	4	50	0,63
K2013.050X005	Stahl	5	5	0,8
K2013.050X006	Stahl	5	6	0,8
K2013.050X008	Stahl	5	8	0,8
K2013.050X010	Stahl	5	10	0,8
K2013.050X012	Stahl	5	12	0,8
K2013.050X014	Stahl	5	14	0,8
K2013.050X016	Stahl	5	16	0,8
K2013.050X018	Stahl	5	18	0,8
K2013.050X020	Stahl	5	20	0,8
K2013.050X022	Stahl	5	22	0,8
K2013.050X024	Stahl	5	24	0,8
K2013.050X028	Stahl	5	28	0,8
K2013.050X030	Stahl	5	30	0,8
K2013.050X032	Stahl	5	32	0,8
K2013.050X036	Stahl	5	36	0,8
K2013.050X040	Stahl	5	40	0,8
K2013.050X045	Stahl	5	45	0,8

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.050X050	Stahl	5	50	0,8
K2013.050X055	Stahl	5	55	0,8
K2013.050X060	Stahl	5	60	0,8
K2013.060X006	Stahl	6	6	1,2
K2013.060X008	Stahl	6	8	1,2
K2013.060X010	Stahl	6	10	1,2
K2013.060X012	Stahl	6	12	1,2
K2013.060X014	Stahl	6	14	1,2
K2013.060X016	Stahl	6	16	1,2
K2013.060X018	Stahl	6	18	1,2
K2013.060X020	Stahl	6	20	1,2
K2013.060X022	Stahl	6	22	1,2
K2013.060X024	Stahl	6	24	1,2
K2013.060X028	Stahl	6	28	1,2
K2013.060X030	Stahl	6	30	1,2
K2013.060X032	Stahl	6	32	1,2
K2013.060X036	Stahl	6	36	1,2
K2013.060X040	Stahl	6	40	1,2
K2013.060X045	Stahl	6	45	1,2
K2013.060X050	Stahl	6	50	1,2
K2013.060X060	Stahl	6	60	1,2
K2013.060X070	Stahl	6	70	1,2
K2013.060X080	Stahl	6	80	1,2
K2013.060X090	Stahl	6	90	1,2
K2013.060X100	Stahl	6	100	1,2
K2013.080X008	Stahl	8	8	1,6
K2013.080X010	Stahl	8	10	1,6
K2013.080X012	Stahl	8	12	1,6
K2013.080X014	Stahl	8	14	1,6
K2013.080X016	Stahl	8	16	1,6
K2013.080X018	Stahl	8	18	1,6
K2013.080X020	Stahl	8	20	1,6
K2013.080X022	Stahl	8	22	1,6
K2013.080X024	Stahl	8	24	1,6
K2013.080X026	Stahl	8	26	1,6
K2013.080X028	Stahl	8	28	1,6
K2013.080X030	Stahl	8	30	1,6
K2013.080X032	Stahl	8	32	1,6
K2013.080X036	Stahl	8	36	1,6
K2013.080X040	Stahl	8	40	1,6
K2013.080X045	Stahl	8	45	1,6
K2013.080X050	Stahl	8	50	1,6
K2013.080X055	Stahl	8	55	1,6
K2013.080X060	Stahl	8	60	1,6
K2013.080X070	Stahl	8	70	1,6
K2013.080X080	Stahl	8	80	1,6
K2013.080X090	Stahl	8	90	1,6
K2013.080X100	Stahl	8	100	1,6
K2013.100X010	Stahl	10	10	2
K2013.100X012	Stahl	10	12	2
K2013.100X014	Stahl	10	14	2
K2013.100X016	Stahl	10	16	2
K2013.100X018	Stahl	10	18	2
K2013.100X020	Stahl	10	20	2
K2013.100X024	Stahl	10	24	2
K2013.100X028	Stahl	10	28	2
K2013.100X030	Stahl	10	30	2
K2013.100X032	Stahl	10	32	2
K2013.100X036	Stahl	10	36	2
K2013.100X040	Stahl	10	40	2
K2013.100X045	Stahl	10	45	2
K2013.100X050	Stahl	10	50	2

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.100X055	Stahl	10	55	2
K2013.100X060	Stahl	10	60	2
K2013.100X065	Stahl	10	65	2
K2013.100X070	Stahl	10	70	2
K2013.100X080	Stahl	10	80	2
K2013.100X090	Stahl	10	90	2
K2013.100X100	Stahl	10	100	2
K2013.120X012	Stahl	12	12	2,5
K2013.120X014	Stahl	12	14	2,5
K2013.120X016	Stahl	12	16	2,5
K2013.120X018	Stahl	12	18	2,5
K2013.120X020	Stahl	12	20	2,5
K2013.120X024	Stahl	12	24	2,5
K2013.120X028	Stahl	12	28	2,5
K2013.120X030	Stahl	12	30	2,5
K2013.120X032	Stahl	12	32	2,5
K2013.120X036	Stahl	12	36	2,5
K2013.120X040	Stahl	12	40	2,5
K2013.120X045	Stahl	12	45	2,5
K2013.120X050	Stahl	12	50	2,5
K2013.120X055	Stahl	12	55	2,5
K2013.120X060	Stahl	12	60	2,5
K2013.120X070	Stahl	12	70	2,5
K2013.120X080	Stahl	12	80	2,5
K2013.120X090	Stahl	12	90	2,5
K2013.120X100	Stahl	12	100	2,5
K2013.160X020	Stahl	16	20	3
K2013.160X024	Stahl	16	24	3
K2013.160X028	Stahl	16	28	3
K2013.160X030	Stahl	16	30	3
K2013.160X032	Stahl	16	32	3
K2013.160X036	Stahl	16	36	3
K2013.160X040	Stahl	16	40	3
K2013.160X045	Stahl	16	45	3
K2013.160X050	Stahl	16	50	3
K2013.160X055	Stahl	16	55	3
K2013.160X060	Stahl	16	60	3
K2013.160X070	Stahl	16	70	3
K2013.160X080	Stahl	16	80	3
K2013.160X090	Stahl	16	90	3
K2013.160X100	Stahl	16	100	3
K2013.160X120	Stahl	16	120	3
K2013.200X024	Stahl	20	24	3,5
K2013.200X028	Stahl	20	28	3,5
K2013.200X030	Stahl	20	30	3,5
K2013.200X032	Stahl	20	32	3,5
K2013.200X036	Stahl	20	36	3,5
K2013.200X040	Stahl	20	40	3,5
K2013.200X045	Stahl	20	45	3,5
K2013.200X050	Stahl	20	50	3,5
K2013.200X055	Stahl	20	55	3,5
K2013.200X060	Stahl	20	60	3,5
K2013.200X070	Stahl	20	70	3,5
K2013.200X080	Stahl	20	80	3,5
K2013.200X100	Stahl	20	100	3,5
K2013.200X120	Stahl	20	120	3,5
K2013.250X040	Stahl	25	40	4
K2013.250X045	Stahl	25	45	4
K2013.250X050	Stahl	25	50	4
K2013.250X055	Stahl	25	55	4
K2013.250X060	Stahl	25	60	4
K2013.250X070	Stahl	25	70	4

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.250X080	Stahl	25	80	4
K2013.250X090	Stahl	25	90	4
K2013.250X100	Stahl	25	100	4
K2013.250X120	Stahl	25	120	4
K2013.300X040	Stahl	30	40	5
K2013.300X045	Stahl	30	45	5
K2013.300X050	Stahl	30	50	5
K2013.300X055	Stahl	30	55	5
K2013.300X060	Stahl	30	60	5
K2013.300X070	Stahl	30	70	5
K2013.300X080	Stahl	30	80	5
K2013.300X090	Stahl	30	90	5
K2013.300X100	Stahl	30	100	5
K2013.300X120	Stahl	30	120	5
K2013.1010X003	Edelstahl	1	3	0,2
K2013.1010X004	Edelstahl	1	4	0,2
K2013.1010X005	Edelstahl	1	5	0,2
K2013.1010X006	Edelstahl	1	6	0,2
K2013.1010X008	Edelstahl	1	8	0,2
K2013.1010X010	Edelstahl	1	10	0,2
K2013.1010X012	Edelstahl	1	12	0,2
K2013.1015X003	Edelstahl	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	Edelstahl	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	Edelstahl	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	Edelstahl	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	Edelstahl	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	Edelstahl	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	Edelstahl	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	Edelstahl	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	Edelstahl	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	Edelstahl	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	Edelstahl	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	Edelstahl	2	4	0,35
K2013.1020X005	Edelstahl	2	5	0,35
K2013.1020X006	Edelstahl	2	6	0,35
K2013.1020X008	Edelstahl	2	8	0,35
K2013.1020X010	Edelstahl	2	10	0,35
K2013.1020X012	Edelstahl	2	12	0,35
K2013.1020X014	Edelstahl	2	14	0,35
K2013.1020X016	Edelstahl	2	16	0,35
K2013.1020X018	Edelstahl	2	18	0,35
K2013.1020X020	Edelstahl	2	20	0,35
K2013.1025X006	Edelstahl	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	Edelstahl	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	Edelstahl	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	Edelstahl	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	Edelstahl	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	Edelstahl	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	Edelstahl	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	Edelstahl	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	Edelstahl	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	Edelstahl	3	5	0,5
K2013.1030X006	Edelstahl	3	6	0,5
K2013.1030X008	Edelstahl	3	8	0,5
K2013.1030X010	Edelstahl	3	10	0,5
K2013.1030X012	Edelstahl	3	12	0,5
K2013.1030X014	Edelstahl	3	14	0,5
K2013.1030X016	Edelstahl	3	16	0,5
K2013.1030X018	Edelstahl	3	18	0,5
K2013.1030X020	Edelstahl	3	20	0,5
K2013.1030X024	Edelstahl	3	24	0,5
K2013.1030X028	Edelstahl	3	28	0,5

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.1030X030	Edelstahl	3	30	0,5
K2013.1030X032	Edelstahl	3	32	0,5
K2013.1030X040	Edelstahl	3	40	0,5
K2013.1030X045	Edelstahl	3	45	0,5
K2013.1030X050	Edelstahl	3	50	0,5
K2013.1030X060	Edelstahl	3	60	0,5
K2013.1040X005	Edelstahl	4	5	0,63
K2013.1040X006	Edelstahl	4	6	0,63
K2013.1040X008	Edelstahl	4	8	0,63
K2013.1040X010	Edelstahl	4	10	0,63
K2013.1040X012	Edelstahl	4	12	0,63
K2013.1040X014	Edelstahl	4	14	0,63
K2013.1040X016	Edelstahl	4	16	0,63
K2013.1040X018	Edelstahl	4	18	0,63
K2013.1040X020	Edelstahl	4	20	0,63
K2013.1040X024	Edelstahl	4	24	0,63
K2013.1040X026	Edelstahl	4	26	0,63
K2013.1040X028	Edelstahl	4	28	0,63
K2013.1040X032	Edelstahl	4	32	0,63
K2013.1040X036	Edelstahl	4	36	0,63
K2013.1040X040	Edelstahl	4	40	0,63
K2013.1040X050	Edelstahl	4	50	0,63
K2013.1040X060	Edelstahl	4	60	0,63
K2013.1050X005	Edelstahl	5	5	0,8
K2013.1050X006	Edelstahl	5	6	0,8
K2013.1050X008	Edelstahl	5	8	0,8
K2013.1050X010	Edelstahl	5	10	0,8
K2013.1050X012	Edelstahl	5	12	0,8
K2013.1050X014	Edelstahl	5	14	0,8
K2013.1050X016	Edelstahl	5	16	0,8
K2013.1050X018	Edelstahl	5	18	0,8
K2013.1050X020	Edelstahl	5	20	0,8
K2013.1050X024	Edelstahl	5	24	0,8
K2013.1050X028	Edelstahl	5	28	0,8
K2013.1050X030	Edelstahl	5	30	0,8
K2013.1050X032	Edelstahl	5	32	0,8
K2013.1050X036	Edelstahl	5	36	0,8
K2013.1050X040	Edelstahl	5	40	0,8
K2013.1050X045	Edelstahl	5	45	0,8
K2013.1050X050	Edelstahl	5	50	0,8
K2013.1060X006	Edelstahl	6	6	1,2
K2013.1060X008	Edelstahl	6	8	1,2
K2013.1060X010	Edelstahl	6	10	1,2
K2013.1060X012	Edelstahl	6	12	1,2
K2013.1060X014	Edelstahl	6	14	1,2
K2013.1060X016	Edelstahl	6	16	1,2
K2013.1060X018	Edelstahl	6	18	1,2
K2013.1060X020	Edelstahl	6	20	1,2
K2013.1060X024	Edelstahl	6	24	1,2
K2013.1060X028	Edelstahl	6	28	1,2
K2013.1060X030	Edelstahl	6	30	1,2
K2013.1060X032	Edelstahl	6	32	1,2
K2013.1060X036	Edelstahl	6	36	1,2
K2013.1060X040	Edelstahl	6	40	1,2
K2013.1060X045	Edelstahl	6	45	1,2
K2013.1060X050	Edelstahl	6	50	1,2
K2013.1060X055	Edelstahl	6	55	1,2
K2013.1060X060	Edelstahl	6	60	1,2
K2013.1080X010	Edelstahl	8	10	1,6
K2013.1080X012	Edelstahl	8	12	1,6
K2013.1080X014	Edelstahl	8	14	1,6
K2013.1080X016	Edelstahl	8	16	1,6

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.1080X018	Edelstahl	8	18	1,6
K2013.1080X020	Edelstahl	8	20	1,6
K2013.1080X022	Edelstahl	8	22	1,6
K2013.1080X024	Edelstahl	8	24	1,6
K2013.1080X028	Edelstahl	8	28	1,6
K2013.1080X030	Edelstahl	8	30	1,6
K2013.1080X032	Edelstahl	8	32	1,6
K2013.1080X036	Edelstahl	8	36	1,6
K2013.1080X040	Edelstahl	8	40	1,6
K2013.1080X045	Edelstahl	8	45	1,6
K2013.1080X050	Edelstahl	8	50	1,6
K2013.1080X055	Edelstahl	8	55	1,6
K2013.1080X060	Edelstahl	8	60	1,6
K2013.1080X070	Edelstahl	8	70	1,6
K2013.1080X080	Edelstahl	8	80	1,6
K2013.1080X090	Edelstahl	8	90	1,6
K2013.1100X010	Edelstahl	10	10	2
K2013.1100X012	Edelstahl	10	12	2
K2013.1100X014	Edelstahl	10	14	2
K2013.1100X016	Edelstahl	10	16	2
K2013.1100X018	Edelstahl	10	18	2
K2013.1100X020	Edelstahl	10	20	2
K2013.1100X024	Edelstahl	10	24	2
K2013.1100X028	Edelstahl	10	28	2
K2013.1100X032	Edelstahl	10	32	2
K2013.1100X036	Edelstahl	10	36	2
K2013.1100X040	Edelstahl	10	40	2
K2013.1100X045	Edelstahl	10	45	2
K2013.1100X050	Edelstahl	10	50	2
K2013.1100X055	Edelstahl	10	55	2
K2013.1100X060	Edelstahl	10	60	2
K2013.1100X070	Edelstahl	10	70	2
K2013.1100X080	Edelstahl	10	80	2
K2013.1100X090	Edelstahl	10	90	2
K2013.1100X100	Edelstahl	10	100	2
K2013.1120X016	Edelstahl	12	16	2,5
K2013.1120X018	Edelstahl	12	18	2,5
K2013.1120X020	Edelstahl	12	20	2,5
K2013.1120X024	Edelstahl	12	24	2,5
K2013.1120X030	Edelstahl	12	30	2,5
K2013.1120X032	Edelstahl	12	32	2,5
K2013.1120X040	Edelstahl	12	40	2,5
K2013.1120X045	Edelstahl	12	45	2,5
K2013.1120X050	Edelstahl	12	50	2,5
K2013.1120X055	Edelstahl	12	55	2,5
K2013.1120X060	Edelstahl	12	60	2,5
K2013.1120X070	Edelstahl	12	70	2,5
K2013.1120X080	Edelstahl	12	80	2,5
K2013.1120X090	Edelstahl	12	90	2,5
K2013.1120X100	Edelstahl	12	100	2,5
K2013.1160X020	Edelstahl	16	20	3
K2013.1160X024	Edelstahl	16	24	3
K2013.1160X028	Edelstahl	16	28	3
K2013.1160X032	Edelstahl	16	32	3
K2013.1160X036	Edelstahl	16	36	3
K2013.1160X040	Edelstahl	16	40	3
K2013.1160X045	Edelstahl	16	45	3
K2013.1160X050	Edelstahl	16	50	3
K2013.1160X055	Edelstahl	16	55	3
K2013.1160X060	Edelstahl	16	60	3
K2013.1160X070	Edelstahl	16	70	3
K2013.1160X080	Edelstahl	16	80	3

## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.1160X090	Edelstahl	16	90	3
K2013.1160X100	Edelstahl	16	100	3
K2013.6010X003	Edelstahl A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	Edelstahl A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	Edelstahl A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	Edelstahl A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	Edelstahl A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	Edelstahl A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	Edelstahl A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	Edelstahl A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	Edelstahl A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	Edelstahl A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	Edelstahl A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	Edelstahl A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	Edelstahl A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	Edelstahl A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	Edelstahl A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	Edelstahl A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	Edelstahl A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	Edelstahl A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	Edelstahl A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	Edelstahl A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	Edelstahl A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	Edelstahl A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	Edelstahl A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	Edelstahl A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	Edelstahl A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	Edelstahl A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	Edelstahl A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	Edelstahl A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	Edelstahl A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	Edelstahl A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	Edelstahl A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	Edelstahl A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	Edelstahl A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	Edelstahl A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	Edelstahl A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	Edelstahl A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	Edelstahl A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	Edelstahl A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	Edelstahl A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	Edelstahl A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	Edelstahl A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	Edelstahl A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	Edelstahl A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	Edelstahl A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	Edelstahl A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	Edelstahl A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	Edelstahl A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	Edelstahl A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	Edelstahl A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	Edelstahl A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	Edelstahl A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	Edelstahl A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	Edelstahl A4	4	12	0,63
K2013.6040X014	Edelstahl A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	Edelstahl A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	Edelstahl A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	Edelstahl A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	Edelstahl A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	Edelstahl A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	Edelstahl A4	4	30	0,63



## Zylinderstifte ISO 2338

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.6040X032	Edelstahl A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	Edelstahl A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	Edelstahl A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	Edelstahl A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	Edelstahl A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	Edelstahl A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	Edelstahl A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	Edelstahl A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	Edelstahl A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	Edelstahl A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	Edelstahl A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	Edelstahl A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	Edelstahl A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	Edelstahl A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	Edelstahl A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	Edelstahl A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	Edelstahl A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	Edelstahl A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	Edelstahl A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	Edelstahl A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	Edelstahl A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	Edelstahl A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	Edelstahl A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	Edelstahl A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	Edelstahl A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	Edelstahl A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	Edelstahl A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	Edelstahl A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	Edelstahl A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	Edelstahl A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	Edelstahl A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	Edelstahl A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	Edelstahl A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	Edelstahl A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	Edelstahl A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	Edelstahl A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	Edelstahl A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	Edelstahl A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	Edelstahl A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	Edelstahl A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	Edelstahl A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	Edelstahl A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	Edelstahl A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	Edelstahl A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	Edelstahl A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	Edelstahl A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	Edelstahl A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	Edelstahl A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	Edelstahl A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	Edelstahl A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	Edelstahl A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	Edelstahl A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	Edelstahl A4	10	12	2
K2013.6100X014	Edelstahl A4	10	14	2
K2013.6100X016	Edelstahl A4	10	16	2
K2013.6100X018	Edelstahl A4	10	18	2
K2013.6100X020	Edelstahl A4	10	20	2
K2013.6100X024	Edelstahl A4	10	24	2
K2013.6100X028	Edelstahl A4	10	28	2
K2013.6100X030	Edelstahl A4	10	30	2
K2013.6100X032	Edelstahl A4	10	32	2
K2013.6100X036	Edelstahl A4	10	36	2

## Zylinderstifte ISO 2338

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	L	Z1
K2013.6100X040	Edelstahl A4	10	40	2
K2013.6100X050	Edelstahl A4	10	50	2
K2013.6100X055	Edelstahl A4	10	55	2
K2013.6100X060	Edelstahl A4	10	60	2
K2013.6100X070	Edelstahl A4	10	70	2
K2013.6100X080	Edelstahl A4	10	80	2
K2013.6100X090	Edelstahl A4	10	90	2
K2013.6100X100	Edelstahl A4	10	100	2
K2013.6120X014	Edelstahl A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	Edelstahl A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	Edelstahl A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	Edelstahl A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	Edelstahl A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	Edelstahl A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	Edelstahl A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	Edelstahl A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	Edelstahl A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	Edelstahl A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	Edelstahl A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	Edelstahl A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	Edelstahl A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	Edelstahl A4	16	20	3
K2013.6160X024	Edelstahl A4	16	24	3
K2013.6160X028	Edelstahl A4	16	28	3
K2013.6160X032	Edelstahl A4	16	32	3
K2013.6160X036	Edelstahl A4	16	36	3
K2013.6160X040	Edelstahl A4	16	40	3
K2013.6160X045	Edelstahl A4	16	45	3
K2013.6160X050	Edelstahl A4	16	50	3
K2013.6160X055	Edelstahl A4	16	55	3
K2013.6160X060	Edelstahl A4	16	60	3
K2013.6160X070	Edelstahl A4	16	70	3
K2013.6160X080	Edelstahl A4	16	80	3
K2013.6160X090	Edelstahl A4	16	90	3
K2013.6160X100	Edelstahl A4	16	100	3