

UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen Systemgröße 80 mm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Rostfreier Stahl.

Ausführung:

Funktionsflächen geschliffen.

Hinweis:

Die UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.

Die Spannbolzen werden mit dem Wechselement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

Mit dem Form-Typ X-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine Richtung erfolgen.

Mit dem Form-Typ XY-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in alle Richtungen erfolgen.

Mit den UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10 können Haltekräfte von bis zu 35.000 N erreicht werden.

Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei K0967, K1471, K0968 und K0967 mit Gewindebolzen.

Montage:

Siehe Einbaukontur.

Vorteile:

Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine/alle Richtungen möglich.

Lieferumfang:

1x UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.


Zeichnungshinweis:

- 1) Wiederholgenauigkeit $<0,05$ mm
- 2) ± 1 mm Stichmaßausgleich
- 3) Einbaukontur





UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen Systemgröße 80 mm

Zeichnungen

Form-Typ X-Richtung

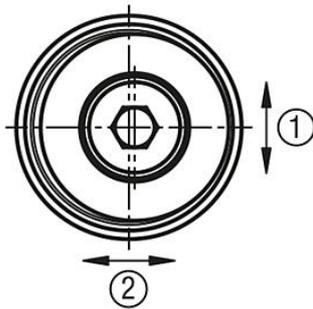

Form-Typ XY-Richtung

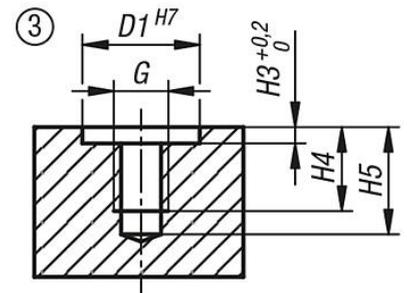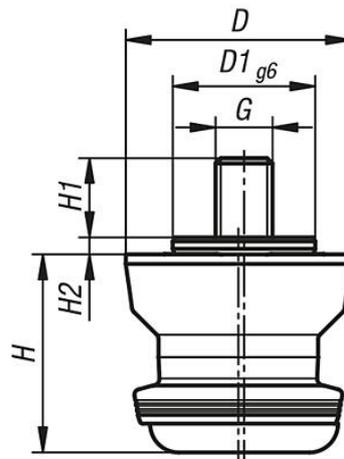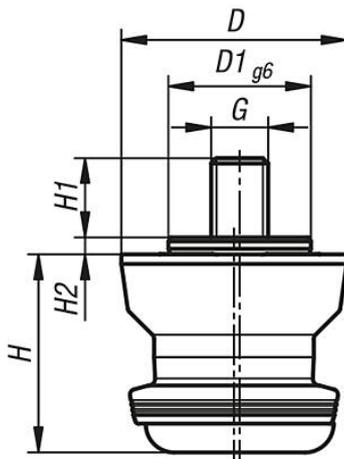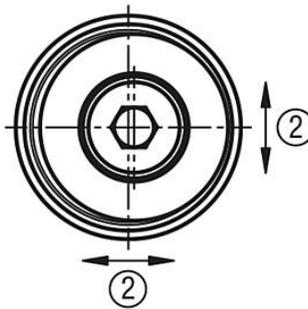

Artikelübersicht

UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen Systemgröße 80 mm

Bestellnummer	Form-Typ	D	D1	G	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1974.1402503101	X-Richtung	39,5	25	M10	35,1	14	2,9	3,5	18	23
K1974.1402503102	XY-Richtung	39,5	25	M10	35,1	14	2,9	3,5	18	23