

## Aimants bruts forme disque en NdFeB

### Description de l'article/illustrations du produit



#### Description

**Matière :**  
NdFeB N35 (néodyme).

**Finition :**  
Nickelé.


**Nota :**  
Système non blindé.

**Plage de température :**  
80 °C max.

**Montage :**  
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.

**Indication de dessin :**  
1) Surface de contact

### Dessins

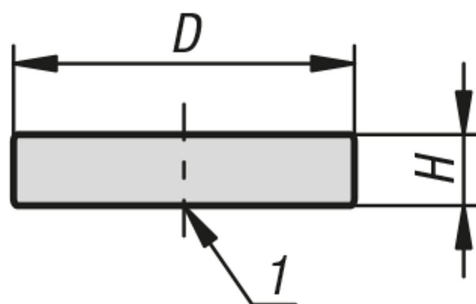

### Aperçu des articles

#### Aimants bruts forme disque en NdFeB

Référence	D	H	Force d'attraction en N
K1404.05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
K1404.06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
K1404.08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
K1404.10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
K1404.12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
K1404.15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
K1404.18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
K1404.24	24 ±0,1	3 ±0,1	39

