

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Elastomeri di caucciù naturale, durezza media, 60° Shore A.

Nota:

Tamponi di battuta di gomma da avvitare. Utilizzabili anche come piedini per macchinari.

A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.

Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura:

Da -30 °C a +80 °C

Su richiesta:

Altre durezza Shore.

Disegni

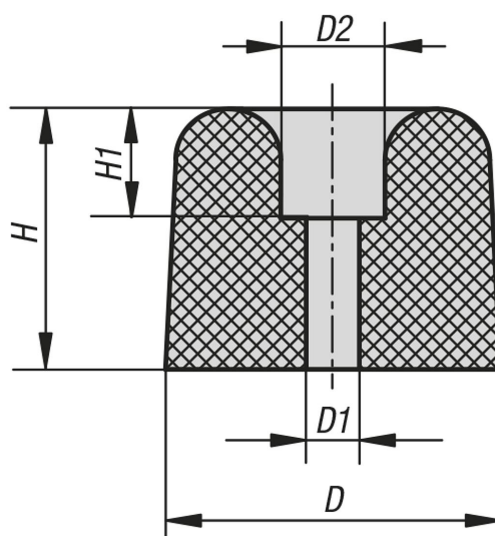

Sintesi articoli

Tampone di arresto in gomma tipo TP tampone porta

N. ordine	D	D1	D2	H	H1
K1931.02601560	26	4	12	15	9
K1931.03002260	30	7	11	21	5
K1931.03503060	35	8	17	30	10
K1931.04003560	40	7	20	35	8

