

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in poliammide.

Versione:

Corpo base colore nero.

Nota:

La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.

La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.

I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.

Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.


Utilizzo:

I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti.

Montaggio:

Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.

Disegni

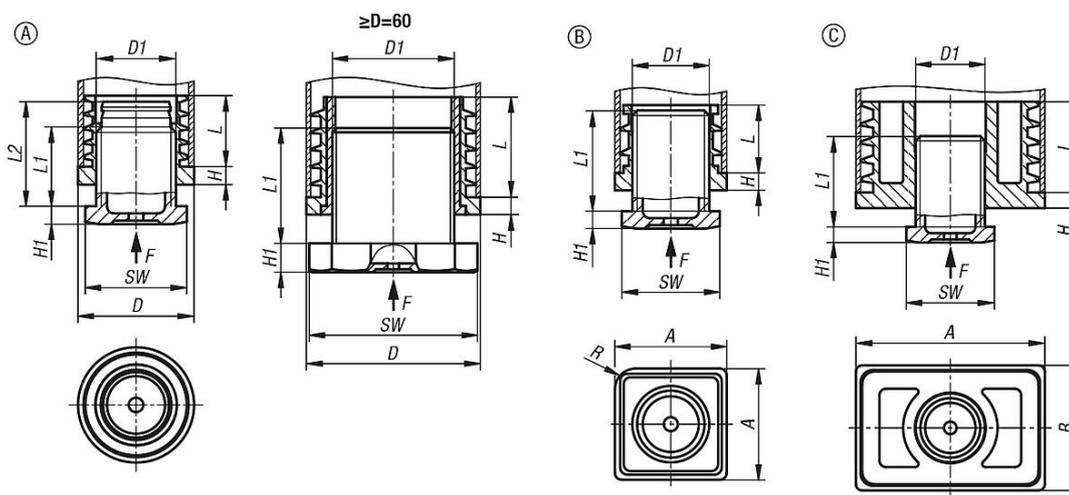

Sintesi articoli

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi

N. ordine	Versione 2	Forma	Tipo di stampo	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	R	SW	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)	Compatibile con
K2033.0025152022	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	25	M16	5	5	19,7	22	29,5	-	24	1,5	Ø25x1,5-2
K2033.0025152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	25	M16	5	5	19,7	60	-	-	24	1,5	Ø25x1,5-2

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	Forma	Tipo di stampo	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	R	SW	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)	Compatibile con
K2033.0030101529	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	30	M22	5	5	19,7	29	-	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2033.0030101560	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	30	M22	5	5	19,7	60	-	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2033.0032152029	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	32	M22	5	5	19,7	29	-	-	28	3	Ø32x1,5-2
K2033.0032152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	32	M22	5	5	19,7	60	-	-	28	3	Ø32x1,5-2
K2033.0035152029	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø35x1,5-2
K2033.0035202529	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2033.0035152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	35	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø35x1,5-2
K2033.0035202560	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	35	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2033.0038152029	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	38	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø38x1,5-2
K2033.0038152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	38	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø38x1,5-2
K2033.0040152029	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø40x1,5-2
K2033.0040202529	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2033.0040152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	40	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø40x1,5-2
K2033.0040202560	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	40	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2033.0042152031	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	42	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø42x1,5-2
K2033.0042152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	42	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø42x1,5-2
K2033.0045152031	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	45	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø45x1,5-2
K2033.0045152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	45	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø45x1,5-2
K2033.0050152031	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50x1,5-2
K2033.0050202531	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50x2-2,5
K2033.0050152060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	50	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50x1,5-2
K2033.0050202560	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	50	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50x2-2,5
K2033.0051122031	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2033.0051122060	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2033.0060152080	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	60	S42X2	6	10	34,7	80	-	-	58	3	Ø60x1,5-2
K2033.0080152040	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	-	74	3	Ø80x1,5-2
K2033.0080152080	per tubi a sezione rotonda	A	rotondo	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	80	-	-	74	3	Ø80x1,5-2
K2033.3030152029	per tubi quadrati	B	quadrato	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	6	28	3	30x30x1,5-2
K2033.3030152060	per tubi quadrati	B	quadrato	30	-	-	M22	5	5	19,5	60	-	6	28	3	30x30x1,5-2
K2033.6040152029	per tubi rettangolari	C	rettangolare	60	40	-	M22	5	5	29	29	-	-	28	4	60x40x1,5-2
K2033.6040152060	per tubi rettangolari	C	rettangolare	60	40	-	M22	5	5	29	60	-	-	28	4	60x40x1,5-2