

## Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Rondelle in acciaio o acciaio inox.

#### Versione:


Acciaio grezzo o zincato.

Acciaio inox non trattato.

#### Nota:

Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.

### Disegni

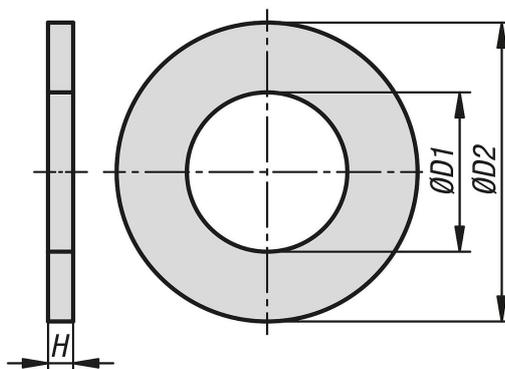

### Sintesi articoli

#### Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D1	D2	H	per viti
K2099.030	acciaio	grezzo	3,2	6	0,5	M3
K2099.040	acciaio	grezzo	4,3	8	0,5	M4
K2099.050	acciaio	grezzo	5,3	9	1	M5
K2099.060	acciaio	grezzo	6,4	11	1,6	M6
K2099.080	acciaio	grezzo	8,4	15	1,6	M8
K2099.100	acciaio	grezzo	10,5	18	1,6	M10
K2099.120	acciaio	grezzo	13	20	2	M12
K2099.140	acciaio	grezzo	15	24	2,5	M14
K2099.160	acciaio	grezzo	17	28	2,5	M16
K2099.180	acciaio	grezzo	19	30	3	M18
K2099.200	acciaio	grezzo	21	34	3	M20
K2099.031	acciaio	zincato	3,2	6	0,5	M3
K2099.041	acciaio	zincato	4,3	8	0,5	M4
K2099.051	acciaio	zincato	5,3	9	1	M5
K2099.061	acciaio	zincato	6,4	11	1,6	M6
K2099.081	acciaio	zincato	8,4	15	1,6	M8
K2099.101	acciaio	zincato	10,5	18	1,6	M10
K2099.121	acciaio	zincato	13	20	2	M12
K2099.141	acciaio	zincato	15	24	2,5	M14
K2099.161	acciaio	zincato	17	28	2,5	M16
K2099.181	acciaio	zincato	19	30	3	M18
K2099.201	acciaio	zincato	21	34	3	M20

## Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox

### Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D1	D2	H	per viti
K2099.1030	acciaio inox A2	grezzo	3,2	6	0,5	M3
K2099.1040	acciaio inox A2	grezzo	4,3	8	0,5	M4
K2099.1050	acciaio inox A2	grezzo	5,3	9	1	M5
K2099.1060	acciaio inox A2	grezzo	6,4	11	1,6	M6
K2099.1080	acciaio inox A2	grezzo	8,4	15	1,6	M8
K2099.1100	acciaio inox A2	grezzo	10,5	18	1,6	M10
K2099.1120	acciaio inox A2	grezzo	13	20	2	M12
K2099.1140	acciaio inox A2	grezzo	15	24	2,5	M14
K2099.1160	acciaio inox A2	grezzo	17	28	2,5	M16
K2099.6030	acciaio inox A4	grezzo	3,2	6	0,5	M3
K2099.6040	acciaio inox A4	grezzo	4,3	8	0,5	M4
K2099.6050	acciaio inox A4	grezzo	5,3	9	1	M5
K2099.6060	acciaio inox A4	grezzo	6,4	11	1,6	M6
K2099.6080	acciaio inox A4	grezzo	8,4	15	1,6	M8
K2099.6100	acciaio inox A4	grezzo	10,5	18	1,6	M10
K2099.6120	acciaio inox A4	grezzo	13	20	2	M12
K2099.6160	acciaio inox A4	grezzo	17	28	2,5	M16
K2099.6180	acciaio inox A4	grezzo	19	30	3	M18
K2099.6200	acciaio inox A4	grezzo	21	34	3	M20