


## Magnete (U-Magnet)

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

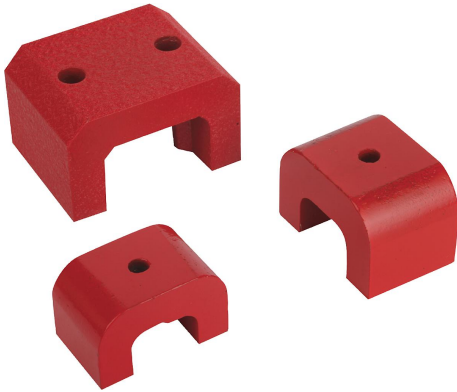

### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Magnetkern AlNiCo.


**Ausführung:**  
rot lackiert.

**Hinweis:**  
U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.

Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.

**Temperaturbereich:**  
max. 450 °C.

### Zeichnungen

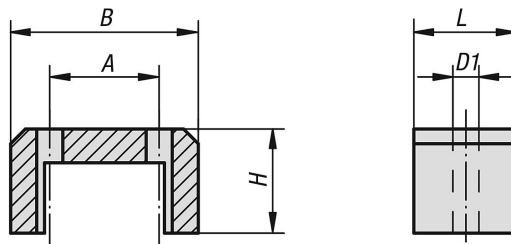

### Artikelübersicht

#### Magnete (U-Magnet)

Bestellnummer	Größe	A	B	D1	H	L	Haftkraft N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320